


Äußerer Blitzschutz eines Wohnhauses

Auswahlhilfe Bauteile und Komponenten

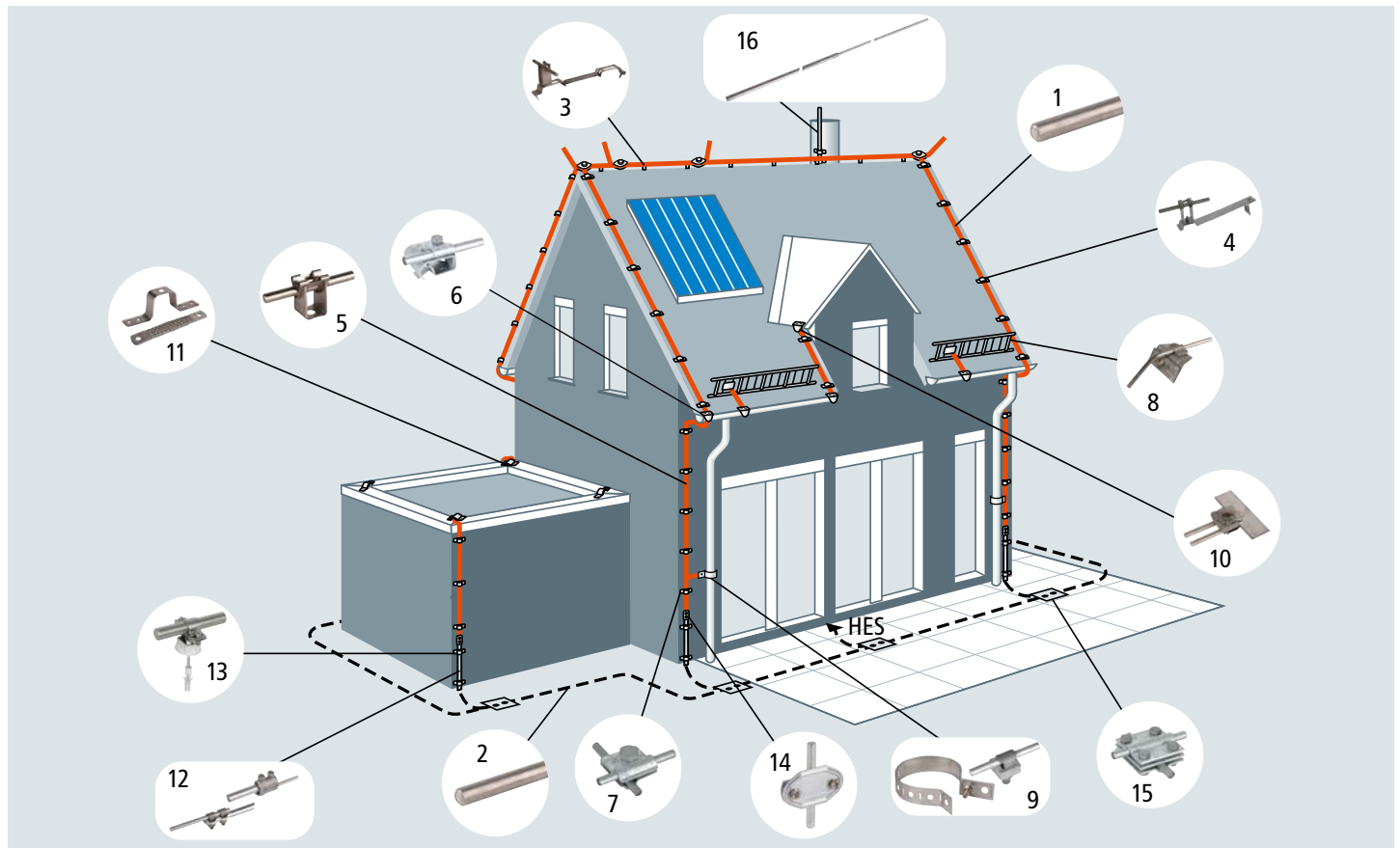


Nr.	Artikel-Bezeichnung	Material	Art.-Nr.
1	DEHNALU-Draht®, Ø 8 mm, tordierbar	AlMgSi	840 018
2	Runddraht Ø 10mm, in Erde Runddraht Ø 10mm, in Beton	NIRO (V4A)	860 010
		St/tZn	800 010
3	Dachleitungshalter für First- und Gratsteine	NIRO	206 249
4	Dachleitungshalter für Leitungen in der Dachfläche Falzziegel Biberschwanz	NIRO	206 171
		NIRO	206 329
5	Leitungshalter DEHNgrip® Kunststoffsockel Leitungshalter für Wärmedämmung bis 130 mm	NIRO	207 009
		Kunststoff	276 016
		ZG / St/tZn	273 742
6	Dachrinnenklemme Anschluss, 1-fach Dachrinnenklemme Anschluss, 2-fach	St/tZn	339 060
		St/tZn	339 050
7	MV-Klemme	St/tZn	390 050
8	Schneefanggitterklemme	St/tZn	343 000
9	Regenrohrschelle verstellbar für Ø 60 – 150 mm KS-Verbinder	St/tZn	423 020
		St/tZn	301 000

Nr.	Artikel-Bezeichnung	Material	Art.-Nr.
10	Falzklemme	St/tZn	365 010
11	Überbrückungslasche Überbrückungsband	Al	377 006
		Al	377 015
12	Erdeinleitungsstangenset Ø 16 mm, 1500 mm, mit Trennmuffe und Anschlussklemme	St/tZn	480 150
13	Stangenhalter mit Kunststoffsockel und Dübel	NIRO	274 260
14	Nummernschild zur Kennzeichnung von Trennstellen, ohne Nummernvergabe	Al	480 003
15	Kreuzstück SV-Klemme	St/tZn	319 201
		NIRO (V4A)	319 209
		St/tZn	308 220
16	Fangstange 1500 mm Fangstange 2000 mm Stangenanschlussklemme Distanzhalter 530 mm, für Fangstange, mit Wandhalter Distanzhalter 530 mm, für Fangstange, für Antennenrohr	NIRO (V4A)	308 229
		Al	103 210
		Al	103 220
		St/tZn	380 020
		NIRO	106 115
		NIRO	106 225

Äußerer Blitzschutz eines Industriegebäudes

Auswahlhilfe Bauteile und Komponenten

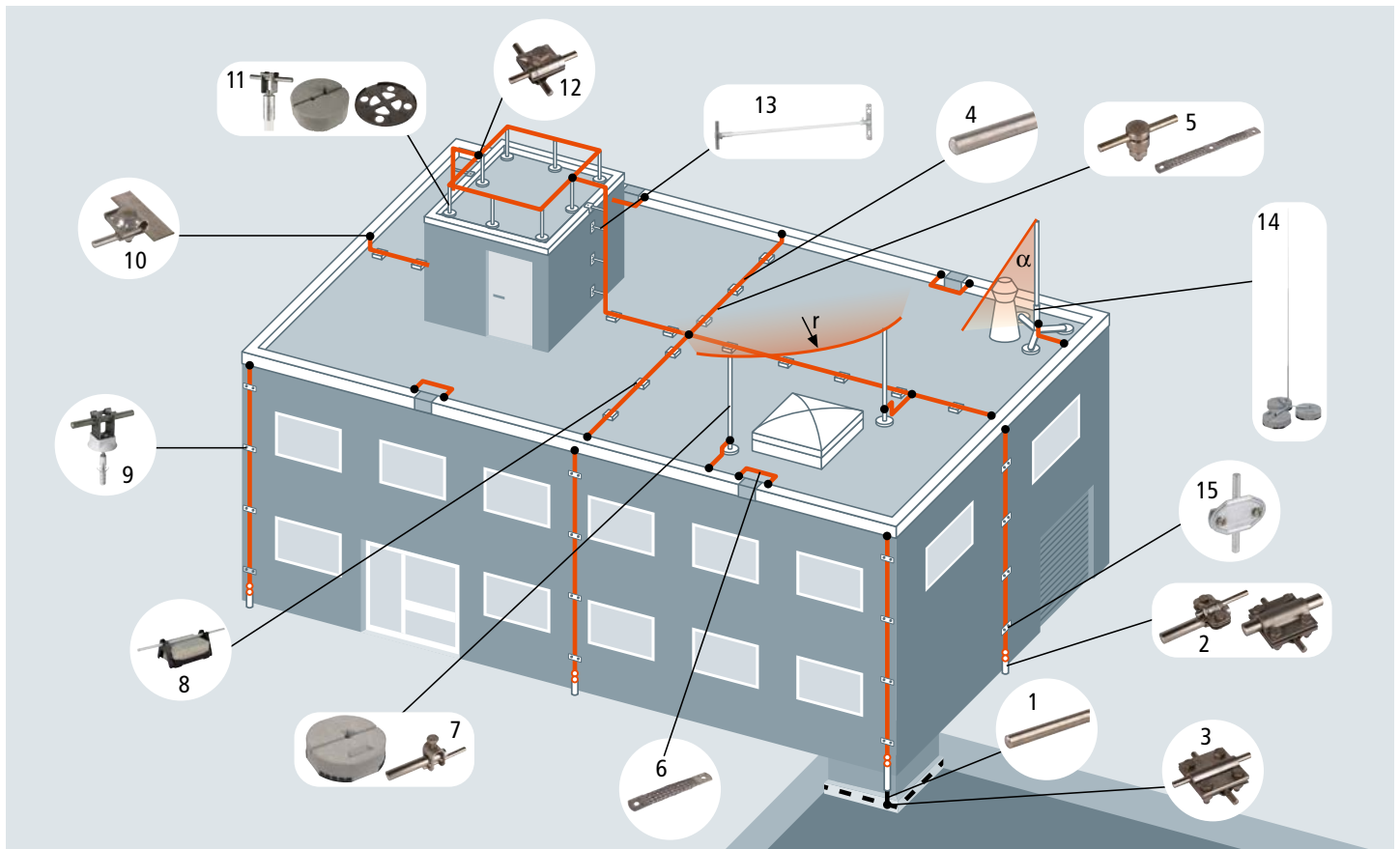

Nr.	Artikel-Bezeichnung	Material	Art.-Nr.
1	Runddraht \varnothing 10 mm, in Erde	NIRO (V4A)	860 010
2	Erdeinführungsstange, 1500 mm Trennklemme Anschlussklemme	NIRO (V4A)	104 905
		NIRO	459 119
		NIRO (V4A)	319 219
3	Kreuzstück	NIRO (V4A)	319 209
4	DEHNALU-Draht®, tordierbar DEHNALU-Draht®, halbhart	AlMgSi	840 018
		AlMgSi	840 008
5	KS-Verbinder	NIRO (V4A)	301 009
6	Überbrückungsband 180 mm	Al	377 015
7	Fangstange, 2000 mm Betonsockel mit Unterlegplatte Stangenanschlussklemme	Al	103 220
		Beton/EVA	102 340
		NIRO	380 029
8	Dachleitungshalter für Flachdächer	Kunststoff	253 050
9	Leitungshalter DEHNgrip® mit Dübel	NIRO	207 109
10	Falzklemme	NIRO	365 229

Nr.	Artikel-Bezeichnung	Material	Art.-Nr.
11	Aufgeständerte Ringleitung Distanzhalter 675 mm, mit Leitungshalter Betonsockel Unterlegplatte	NIRO	106 160
		Beton	102 075
		EVA	102 060
12	MV-Klemme	NIRO	390 059
13	Distanzhalter, 530 mm für Leitung \varnothing 8 mm, Wandmontage	NIRO	106 090
14	Fangstange, freistehend, mit Anschlussklemme 3000 mm 3500 mm Betonsockel mit Unterlegplatte (3x)	Al, St/tZn	105 530
		Al, St/tZn	105 535
		Beton/EVA	102 340
15	Nummernschild für Trennstellen ohne Nummernangabe für Rund-/Flachleiter mit eingepprägter Nummer für Rund-/Flachleiter	Al	480 003
		Al	481 005

DEHN, DEHN Logo, DEHN schützt sind in Deutschland oder in anderen Ländern eingetragene Marken.
Die Abbildungen sind unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

DS252/0815

© Copyright 2015 DEHN + SÖHNE

DEHN + SÖHNE
GmbH + Co.KG.
Tel.: +49 9181 906-0
info@dehn.de

www.dehn.de