

DEHNcheck kamera

Vizsgáló kamera villamos berendezésekhez 36 kV-ig



Kapcsolóberendezések egyszerű és gyors felülvizsgálatának elvégzése – még nehezen hozzáférhető villamos installációs részeknél is




Megkönnyíti a munkavégzést:

A közép- és kisméretű villamos berendezések időszakos felülvizsgálata a DEHNcheck kamerával egyszerűbb: a nehezen megközelíthető villamos installációs részek könnyen elérhetővé válnak a rugalmasan használható munkafej segítségével.



Az addig nem látható részeket láthatóvá teszi:

A DEHNcheck kamerával a villamos berendezések állapota egyszerűen felülvizsgálhatóvá válik anélkül, hogy különösebb erőfeszítéseket kellene tenni. Fotó és videó felvételek segítségével felfedezhetők a karbantartás során villamos berendezéseken felletett szerszámok.

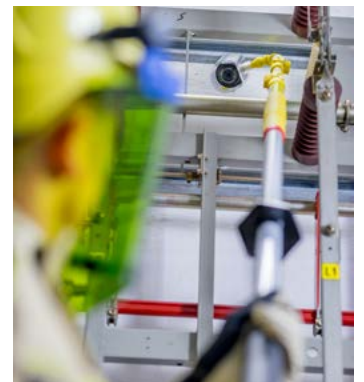


Növeli a biztonságot:

A vezeték nélküli kapcsolaton keresztül (WiFi) a DEHNcheck kamera a kapcsolóberendezésről készített "élő"-képeket elküldi az okostelefonra vagy táblagépre anélkül, hogy a szakképzett villanyszerelőnek be kellene lépnie a villamos berendezést körülvevő veszélyes övezetbe.



Időt takarít meg:

Nem szükséges az üzem leállítása a felülvizsgálat idejére. A fényképes és videó felvételek alapján megállapítható a villamos berendezés állapota és a szükséges intézkedések leegyeztethetők.

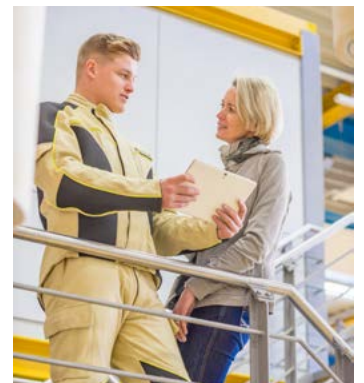

DEHNcheck kamera

Vizsgáló kamera villamos berendezésekhez 36 kV-ig




Biztonságos felülvizsgálat és egyszerű kezelés a vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően

A DEHNcheck kamera egy teljes készlet bőröndben. A készlet akkumulátoros kamerából, USB-kábelből, okostelefon tartóból, kamera házból, fogazott csatlakozó rendszerrel rendelkező adapterből és bőröndből áll a szállításhoz.

- villamos berendezések szemrevételezéses felülvizsgálatához 36 kV névleges feszültségig / 15-től 60 Hz-ig
- a villamos berendezés lekapcsolása nem szükséges
- a berendezés állapotának dokumentálásához
- vezeték nélküli kapcsolat a kamera és az okostelefon vagy a táblagép között



SET DIGIK	Cikksz. 766 390
Szabvány	Megfelel az MSZ EN 50508:2009 szabványnak
Kamera	18,2 Megapixel nagylátószögű lencse 10-szeres optikai zoommal optikai képstabilizátor autófókusz PlayMemories Home App beépített Wi-Fi Micro-USB 2.0-csatlakozás HD-videó felvétel MP4 formátumban hőmérséklet-tartomány: 0 °C ... +40 °C anyag: műanyag
Bőrönd mérete	395 x 290 x 105 mm

HG ZK 230	Cikksz. 766 393
	markolat* fogazott csatlakozó rendszerrel 1000 V AC-ig / 15-től 60 Hz-ig és 1500 V DC * a készlet nem tartalmazza



További tájékoztatás a kameráról és tartozékairól:
www.dehn.de/de/drahtlose-inspektions-kamera

*a készlet nem tartalmazza a markolatot és a szigetelőrudat.

A védjeggyel ellátott termékeinkhez ("registered trade marks") kérjük keresse meg www.dehn.de/de/unsere-eingetragenen-marken című weboldalt. A műszaki változtatásokért, tévedésekért, nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. Az illusztrációk kötelezettségek nélkül kerültek bemutatásra.