

KöF kombinált tisztítókészlet

36 kV névleges feszültségig / 15...60 Hz



Feszültség alatti munkavégzés

Alkatrészek a KöF kombinált tisztítókészlethez

Tisztítókészlet

Műanyag bőrönd, üres

rögzítő fülekkel és nyomtatott alsó és felső betétlappal

Típus	KKL TRS MS
Cikksz.	785 301
Szín	kék
Méret	1260 x 305 x 205 mm



Műanyag bőrönd, üres

rögzítő fülekkel és nyomtatott alsó betétlappal

Típus	KKL FRS ZK MS 785
Cikksz.	229
Szín	kék
Méret	850 x 300 x 200 mm



Műanyag bőrönd, üres

rögzítő fülekkel és nyomtatott alsó és felső betétlappal

Típus	KKL TFRS MS 785
Cikksz.	951
Szín	kék
Méret	900 x 415 x 430 mm



Műbőr táska, üres

cipzárral és vállpánttal

Típus	KLT 140 28
Cikksz.	785 952
Szín	fekete
Méret	1400 x 280 mm



Szívócső könyök 90°-os

Típus	SRW 90 MS
Cikksz.	785 131
Átmérő	40 mm
Méret	130 mm



Szívócső könyök 135°-os

Típus	SRW 135 MS
Cikksz.	785 132
Átmérő	40 mm
Méret	110 mm



Szívócső könyök

zárható; állítható a 15°-os fogazásnak köszönhetően; a tisztítófejek pozicionálásához

Típus	SRW V MS
Cikksz.	785 130
Átmérő	40 mm
Méret	160 mm



Kezelőrúd markolattal és dugaszolós csatlakozó rendszerrel

többrészes

kezelőrúdként használható; markolattal, határoló tárcsával, szigetelő közbetéttel, piros gyűrűvel, toldóval és hosszabbítható markolattal rendelkezik

Típus	IS T 36 ZK STK 1300
Cikksz.	785 315
Átmérő	30 mm
Méret	1300 mm



Szívócső markolattal

kezelőcsőként használható; markolattal, határoló tárcsával, szigetelő közbetéttel, piros gyűrűvel és toldóval rendelkezik

Típus	SRH 1180 MS
Cikksz.	785 120
Átmérő	40 mm
Méret	1180 mm, szigetelő közdarab 525 mm



Kezelőrúd markolattal és dugaszolós csatlakozó rendszerrel

egyrészes

Típus	IS 36 ZK STK 1300
Cikksz.	785 325
Átmérő	30 mm
Méret	1300 mm



KöF kombinált tisztítókészlet

36 kV névleges feszültségig / 15...60 Hz



Toldó

Típus	ISV 220 ZK MS	ISV 320 ZK MS
Cikksz.	785 316	785 317
Átmérő	20 mm	20 mm
Méreték	220 mm	320 mm

Típus	ISV 420 ZK MS	ISV 820 ZK MS
Cikksz.	785 318	785 319
Átmérő	20 mm	20 mm
Méreték	420 mm	820 mm



11-14

Toldó

Típus	SRV 200 MS	SRV 400 MS	SRV 800 MS
Cikksz.	785 121	785 122	785 123
Átmérő	40 mm	40 mm	40 mm
Méreték	200 mm	400 mm	800 mm



15-17

Négyszög alakú kefe

Típus	REB 1095 MS
Cikksz.	785 160
Átmérő	40 mm
Méreték	105 x 50 x 90 mm



18

Félkör alakú kefe

Szigetelők, valamint vízszintes és függőleges átvezetések tisztításához. A kefe forgatható módon csatlakoztatható az SRV V MS szívócső könyökökhöz úgy, hogy az egész szigetelő körül mozgatható legyen.

Típus	HRB 120 MS	HRB 190 MS
Cikksz.	785 140	785 150
Átmérő	40 / 120 mm	40 / 160 mm



19-20

Henger alakú kefe 130 mm

hengeres sörtékkal

Típus	STB 120 MS
Cikksz.	785 170
Átmérő	40 mm
Méreték	300 mm



21

Henger alakú kefe 85 mm

hengeres sörtékkal

Típus	STB 80 MS
Cikksz.	785 171
Átmérő	25 mm
Méreték	205 mm



22

Henger alakú kefe 85 mm

kúpos sörtékkal

Típus	STB 80 K MS
Cikksz.	785 172
Átmérő	25 mm
Méreték	205 mm



23

Ív alakú kefe

Típus	BB 245 MS
Cikksz.	785 151
Átmérő	40 mm
Méreték	390 mm



24

Tisztítófej 55

szélessége: 55 mm

Típus	FD 60 MS
Cikksz.	785 220
Átmérő	40 mm
Méreték	200 mm



25

Tisztítófej 110

szélessége: 110 mm

Típus	FD 110 MS
Cikksz.	785 221
Átmérő	40 mm
Méreték	255 mm



26

KöF kombinált tisztítókészlet

36 kV névleges feszültségig / 15...60 Hz



Feszültség alatti munkavégzés

Alkatrészek a KöF kombinált tisztítókészlethez

Tisztítókészlet

Tisztítófej 210

szélessége: 210 mm

Típus	FD 210 MS
Cikksz.	785 223
Átmérő	40 mm
Méreték	255 mm



27

Lapos tisztítófej 35

Típus	FD 35 S MS
Cikksz.	785 551
Átmérő	25 mm
Méreték	35 mm



28

Lapos tisztítófej 35

szélessége: 35 mm, 30°-ban meghajlított, lecsavarható ecsettel

Típus	FD 35 W P MS
Part No.	785 552
Átmérő	25 mm
Méreték	35 mm



29

Kaparó

Típus	S 30 ZK MS
Cikksz.	785 320
Átmérő	20 mm
Méreték	280 mm



30

Kerek ecset

Típus	RP 15 ZK MS
Cikksz.	785 321
Átmérő	20 mm
Méreték	270 mm



31

Merev munkafej

tisztítószivacsok rögzítéséhez

Típus	AK RS S ZK MS
Cikksz.	785 324
Átmérő	20 mm
Méreték	200 mm



32

Munkafej - egyrészes

rugalmasan alkalmazható, tisztítószivacsok rögzítéséhez

Típus	AK RS ZK MS
Cikksz.	785 322
Átmérő	20 mm
Méreték	400 mm



33

Munkafej - kétrészes

rugalmasan alkalmazható, tisztítószivacsok rögzítéséhez

Típus	AK RS 2 ZK MS
Cikksz.	785 323
Átmérő	20 mm
Méreték	415 mm



34

Négyszög alakú tisztítószivacs

Típus	RS 1544 MS
Cikksz.	785 274
Méreték	150 x 40 x 40 mm
CSE	5 darab



35

Négyszög alakú tisztítószivacs

Típus	RS 1574 MS
Cikksz.	785 275
Méreték	150 x 70 x 40 mm
CSE	5 darab



36

KöF kombinált tisztítókészlet

36 kV névleges feszültségig / 15...60 Hz



Négyzög alakú tisztítószivacs, cikcakkos

Típus	RS 15104 Z MS
Cikksz.	785 279
Méret	150 x 100 x 40 mm
CSE	5 darab



37

Háromszög alakú tisztítószivacs, cikcakkos

Típus	RSD 15104 Z MS
Cikksz.	785 280
Méret	150 x 100 x 40 mm
PU	5 darab



38

Szívócsőadapter

Állítható, 135°-os könyök, beszívott levegő szabályozása, szívó rendszereknél használható (Ø35 mm)

Típus	SSA W D
Cikksz.	785 200
Átmérő	35 / 40 mm



39

Szívócsőadapter

kefékhez és tisztítófejekhez (Ø25 mm)

Típus	SRA MS
Cikksz.	785 212
Átmérő	40 / 25 mm
Méret	100 mm



40

Munkafejadapter

univerzális fogas tengelykapcsoló / átlátszó cső (Ø40 mm)

Típus	AKA TF MS
Cikksz.	785 259
Átmérő	40 mm
Méret	125 mm



41

Digitális légnedvesség- /hőmérsékletmérő

a tisztításhoz megfelelő környezeti feltételek ellenőrzéséhez, mérési tartomány: - 20 °C ... + 70 °C (hőmérséklet), 10 ... 95 % (relatív páratartalom)

Típus	DHTM
Cikksz.	785 180
Méret	140 x 65 mm



42

Digitális légnedvesség- /hőmérsékletmérő

digitális légnedvesség-/hőmérsékletmérő a tisztításhoz megfelelő környezeti feltételek ellenőrzéséhez, mérési tartomány: - 20 °C ... + 70 °C (hőmérséklet), 10 ... 95 % (relatív páratartalom)

Típus	DHTM T 625
Cikksz.	785 181
Méret	182 x 64 x 40 mm




43

Szigetelt tükör

nem látható villamos alkatrészek szemrevételezéséhez

Típus	ISP 135 ZK MS
Cikksz.	785 190
Átmérő	40 / 135 mm

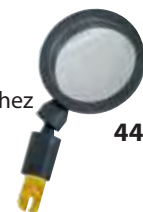

44

Szórófejes flakon

tisztítófolyadékokhoz

Típus	SF FRF MS
Cikksz.	785 953
Úrtartalom	500 ml



45

Tartalék ecset

FD 39 WP MS lapos tisztítófejekhez

Típus	EP 25 L MS
Cikksz.	785 224
Méret	40 mm
CSE	3 darab



46

KöF kombinált tisztítókészlet

36 kV névleges feszültségig / 15...60 Hz



Feszültség alatti munkavégzés

Alkatrészek a KöF kombinált tisztítókészlethez

Tisztítókészlet

Tisztítókefe

a készlet egyes részeihez (Ø40 mm), többrészes

Típus	RB 50 MS
Cikksz.	785 210
Átmérő	50 mm
Méreték	1305 mm



47

Tisztítókefe

a készlet egyes részeihez (Ø25 mm)

Típus	RB 20 NS
Cikksz.	785 585
Átmérő	25 mm
Méreték	485 mm




48

Határoló rúd

többrészes, a munkaterület lezárásához

Típus	AS MS
Cikksz.	785 109
Méreték	2200 mm

 

49

Ipari porszívó

száraz és kombinált tisztítókészletekhez

Berendezés:

Az ipari porszívó része egy 25 l-es speciális műanyag tartály, 2 db nagyobb kerék, 2 db forgókerék rögzítő fékkel, markolat és kábeltartó, készülék csatlakozóaljzat bekapcsolási automatikával, elektromágneses impulzus szűrőtisztító, automatikus rezgő funkció, fordulatszám-szabályozó, térfogatáram-szabályozó, lágyindítás-vezérlő, elektronikus utánfutás-vezérlő, vízérzékelő kapcsolóval, 2 db új poliészter szűrő kazetta, FKP 4300, szűrő területe 2x 4300 cm² = 8600 cm², porgyűjtő űrtartalma a BIA követelményei szerint, C osztály, kábel hossza: 8 m

Műszaki jellemzők:

- szívócső egyenes csatlakozó elemmel (Ø35 mm), 5 m hosszú

Típus	HISC 1400
Cikksz.	785 310
Névleges teljesítmény	1400 W
Névleges feszültség	230 V
Max. szívóerősség	61 l/mp.
Max. nyomás alatt	248 mbar
Tartály mérete	25 l bruttó térfogat, 20 l por 15 l víz esetén
Méreték	400 x 400 x 560 mm



Lapos fúvóka 90°-os könyök, lecsavarható ecsettel

KiF száraz tisztítókészletekhez

Típus	FWD 35 P NS
Cikksz.	785 592
Átmérő	25 mm
Méreték	200 mm



Szívócső markolattal

KöF tisztítókészletekhez

Típus	SRH 1180 IS 650 MS
Cikksz.	785 119
Átmérő	40 mm
Méreték	1180 mm, szigetelő közdarab 650 mm



KöF kombinált tisztítókészlet

36 kV névleges feszültségig / 15...60 Hz




Szűkítődarabok

összekötő elem az SSA W D szívócsőadapter és más gyártó különböző átmérőjű és egyenes csatlakozóval rendelkező szívócsövei között


Típus	RSI 32	RSI 34	RSI 35
Cikksz.	785 213	785 214	785 215
Átmérő	35 / 32 mm	35 / 34 mm	35 / 35 mm
Méreték	105 mm	105 mm	105 mm

Típus	RSI 38	RSI 45
Cikksz.	785 216	785 217
Átmérő	35 / 38 mm	35 / 45 mm
Méreték	105 mm	105 mm

Típus	RSI 51	RSI 58
Part No.	785 218	785 219
Átmérő	35 / 51 mm	35 / 58 mm
Méreték	105 mm	105 mm

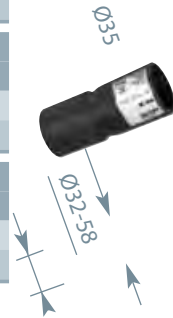

Alkalmazása:

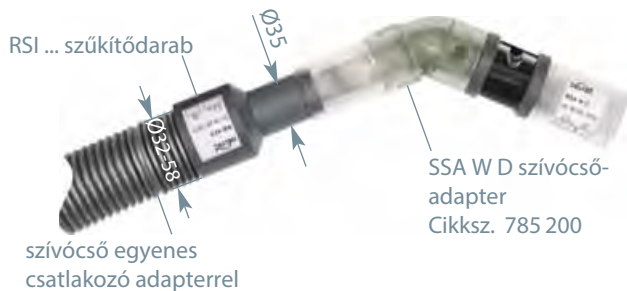

HV STK toldó markolat

Mindkét végén csatlakozó rendszerrel a markolat toldásához

Típus	HV STK 30 710
Cikksz.	766 335
Átmérő	30 mm
Teljes hossz (l _G)	710 mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag cső
Szín	szürke



Vászonáska, üres

két külön belső zsebbel és vállpánttal a szívócsőhöz és a tároló fedélhez

Típus	STT 55 27 30
Cikksz.	785 111
Szín	olíva
Méreték	550 x 270 x 300 mm

