

KöF szigetelt csavarhúzó készlet

36 kV névleges feszültségig / 15...60 Hz



Kábelvég lezárócsavarjainak meglazítása a KöF szigetelt csavarhúzó segítségével

Általános tájékoztatás:

Szabvány DIN VDE 0681-1

Nem használható nedves időjárási körülmények között ☀

Alkalmazás

A cserélhető munkafejekkel (egyenes és könyök) rendelkező szigetelt csavarhúzóhoz speciális bitfejek és lezárócsavarok csatlakoztathatók és lehetővé teszik a kábelvég lezárócsavarjainak feszültség alatti meglazítását vagy meghúzását. A szigetelt csavarhúzó készlet csak bevizsgált bitfejekkel (hornyolt bitfej) és speciális lezárócsavarokkal használható.


Követelmények

Csak szakképzett személy végezheti a tisztítási munkát 1-től 36 kV névleges feszültségig az MSZ EN 50110-1 szabvány (Villamos berendezések üzemeltetése - Általános követelmények) szerint, a 6.3.1 - 6.3.12. fejezetek figyelembevételével.



A műanyag bőrönd nemcsak a szigetelt csavarhúzó készlet, hanem a szigetelt újratöltő lándzsa szállítását is lehetővé teszi, amely tartalmazza az utántöltő csövet és a speciális lezárócsavarokat. Azonban ezen utóbbi alkatrészek nem részei a készletnek.

- beltéri és kültéri használathoz
- kábelvég lezárócsavarjainak feszültség alatti meglazításához és meghúzásához
- cserélhető munkafejekkel (egyenes és könyök)

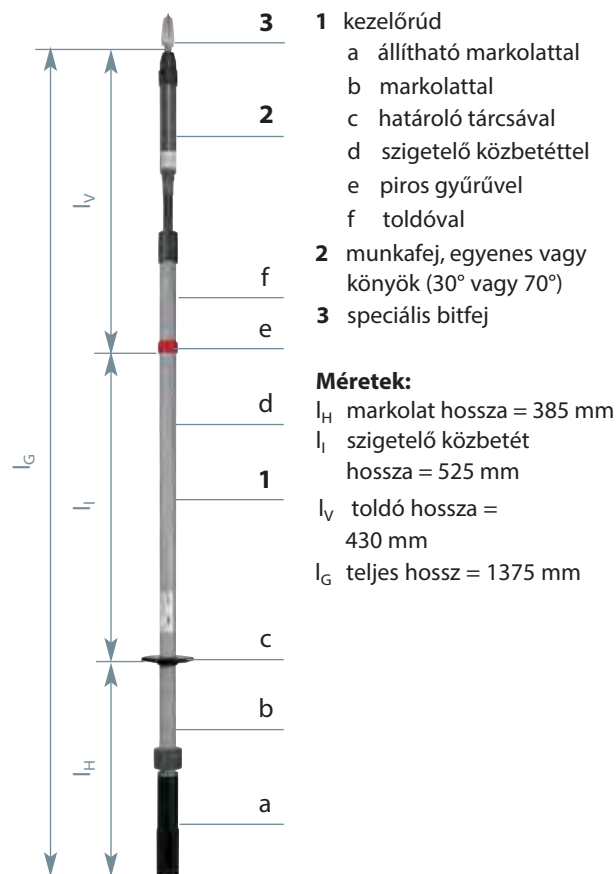

ábra

KöF szigetelt csavarhúzó készlet

36 kV névleges feszültségig / 15...60 Hz



teljes készlet műanyag bőröndben

Típus	SDS KEV MS
Cikksz.	785 265
Méret	1270 x 215 x 140 mm
Anyag (munkafej)	PVC
Anyag (markolat)	műanyag
Anyag (szigetelő rúd)	üvegszál-erősítésű műanyag cső

További szigetelt toldók, munkafejek és speciális bitfejek rendelésre kaphatók.

Tartozékok a KöF szigetelt csavarhúzó készlethez

Műanyag koffer, üres

habszivacs betéttel

Típus	KKL SDS KEV MS 785
Cikksz.	298
Szín	fekete
Méret	1270 x 215 x 140 mm



Kezelőrúd változtatható markolattal

dug. csatl. rend.-rel a markolat, a határoló tárcsa, a szigetelő közbetét, a piros gyűrű és a toldó meghosszabbításához

Típus	BS SD KEV MS 1120
Cikksz.	785 266
Átmérő	30 mm
Méret	1125 mm



Toldó

kezelőrudakhoz

Típus	VL 350 SD KEV
Cikksz.	MS 785 273
Átmérő	30 mm
Méret	350 mm



Egyenes munkafej

hatlapú aljzattal speciális bitfejek és speciális lezárócsavarok fogadásához

Típus	AK SD KEV MS
Cikksz.	785 267
Átmérő	30 mm
Méret	310 mm



Munkafej 30°-kal elforgatva

hatlapú aljzattal speciális bitfejek és speciális lezárócsavarok fogadásához

Típus	AK SD W30 KEV
Cikksz.	MS 785 268
Átmérő	30 mm
Méret	270 mm



Munkafej 70°-os könyök

hatlapú aljzattal speciális bitfejek és speciális lezárócsavarok fogadásához

Típus	AK SD W70 KEV
Cikksz.	MS 785 269
Átmérő	30 mm
Méret	300 mm



KöF szigetelt csavarhúzó készlet

36 kV névleges feszültségig / 15...60 Hz



Speciális bitfej 13 mm

biztonságos csatlakozó rendszerrel, alkalmazható AK SD ... munkafejekhez

Típus	BIT 13 SD KEV MS
Cikksz.	785 271
Átmérő	25 mm
Méreték	50 mm



7

Speciális bitfej 8 mm

biztonságos csatlakozó rendszerrel, alkalmazható AK SD ... munkafejekhez

Típus	BIT 8 SD KEV MS
Cikksz.	785 272
Átmérő	25 mm
Méreték	50 mm



8


Speciális lezárócsavarok

36 kV névleges feszültségig



Speciális lezárócsavar becsavarozása a kábelvégbe a hajlított munkafej segítségével

- beltéri és kültéri használathoz
- kábelvégelzárókhoz
- csatlakoztatható az AK SD ... típusú munkafejekhez
- biztonságos csatlakozó rendszerrel
- UV-álló


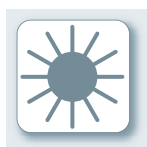


Általános tájékoztatás

Nem használható nedves időjárási körülmények között



 
 
Speciális lezárócsavar (F & G)



kábelvégelzárókhoz

Típus	VS F&G M22 F
Cikksz.	785 281
Méreték	M22 x 55 mm
CSE	12 darab

  Speciális lezárócsavar (Köttgen)



kábelvégelzárókhoz

Típus	VS KOET M10
Cikksz.	785 282
Méreték	M10 x 45 mm
CSE	12 darab

KöF szigetelt csavarhúzó készlet

36 kV névleges feszültségig / 15...60 Hz



Speciális lezárócsavar (Raychem)



kábelvégelezárókhöz

Típus	VS RAY M14
Cikksz.	785 283
Méreték	M14 x 45 mm
CSE	12 darab

Speciális lezárócsavar (GOW)



kábelvégelezárókhöz

Típus	VS GOW M12
Cikksz.	785 284
Méreték	M12 x 45 mm
CSE	12 darab

Más gyártóktól származó speciális lezárócsavarok kábelvégelezárókhöz külön rendelésre kaphatók.