


Villámvédelem/földelés

Kiválasztási segédlet fémszerkezetű építményekhez

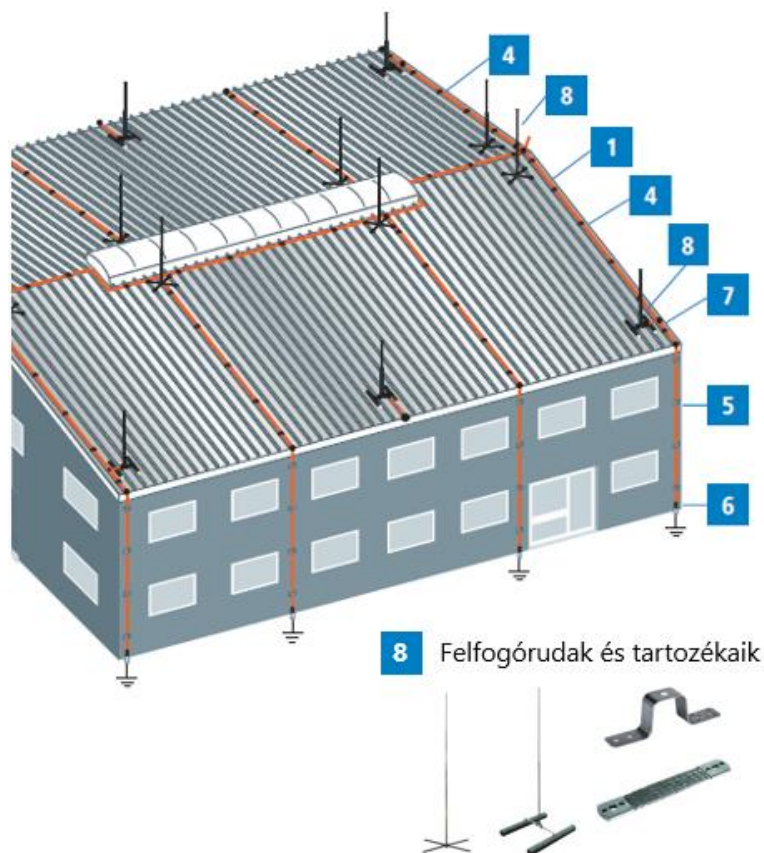

1 Vezetékanyagok



4 Tetővezető-tartók



4 & 5 Vezetőtartók



5 Vezetőtartók



6 Bontókapcsok, földelési fixpontok



7 Kapcsok



Sz.	Alkatrész megnevezése	Cikksz.
1	Acélhuzal Rd 8 mm, St/tZn 127 m/tek.	800 008
	Acélhuzal Rd 10 mm St/tZn 81 m/tek.	800 010
	Acélhuzal Rd 10 mm St/tZn kb. 30 m/tek.	800 310
	Rozsd. acélhuzal Rd 10 mm NIRO (V4A) kb. 80 m/tek.	860 010
	Rozsd. acélhuzal Rd 10 mm NIRO (V4A) kb. 20 m/tek.	860 020
	DEHNalu Rd 8 mm AlMgSi 148 m/tek. lágy-csavarható	840 018
	DEHNalu Rd 8 mm AlMgSi 21 m/tek. lágy-csavarható	840 028
	DEHNalu Rd 10 mm Al 100 m/tek. lágy-csavarható	840 010

Sz.	Alkatrész megnevezése	Cikksz.
4	Tetővezető-tartó, NIRO, fém tetőkhöz, kör alakú állókorchoz, Rd 6-10 mm vez.	223 010
	Tetővezető-tartó, Al, fém tetőkhöz, kör alakú állókorchoz, Rd 6-10 mm vez.	223 040
	Tetővezető-tartó, NIRO, fém tetőkhöz, kör alakú állókorchoz, Rd 8 mm vez.	223 011
	Tetővezető-tartó, Al/NIRO, fém tetőkhöz, kör alakú állókorchoz, Rd 8 mm v.	223 041
	Tetővezető-tartó, Al, befog. tart. 18/22 mm, kapocsbakkal, Rd 6-10 mm (pl. RIB-ROOF Speed 500, Zambelli korcolt tetőkhöz)	223 070
	Állókorc-kapocs, NIRO, befog. tart. 0,7-8 mm, kapocsbakkal, Rd 6-10 mm	365 059

DEHN+SÖHNE GmbH + Co.KG.
Magyarországi Képviselete
Tel.: +36 1 371 10 91
info@dehn.hu

www.dehn.hu

Villámvédelem/földelés

Kiválasztási segédlet fémszerkezetű építményekhez



Sz.	Alkatrész megnevezése	Cikksz.
4	Állókorc-kapocs, NIRO, fém tetőkhöz, DEHNgrip, Rd 8 mm	223 031
	Tetővezető-tartó, NIRO, trapéz-tetőkhöz kapocsbakkal, Rd 6-10 mm	223 020
	Tetővezető-tartó, NIRO trapéz-tetőkhöz, DEHNgrip-pel, Rd 8 mm	223 021
4 és 5	Tetővezető-tartó, DEHNsnap, magasság 36 mm, szürke öntapadós ragasztópaddal, D 67 mm, Rd 8 mm	297 110
	Tetővezető-tartó, DEHNgrip magasság 32 mm, NIRO, öntapadós ragasztópaddal, D 67 mm, Rd 8 mm	297 120
5	Vezetőtartó, DEHNgrip, NIRO, Rd 8 mm, H 20 mm 7,8 mm-es rögzítőfurattal	207 009
	Vezetőtartó, DEHNsnap, szürke műanyag, H 16 mm, Rd 8 mm, facsavarral	204 006
	Vezetőtartó, NIRO, Rd 8 mm, D 80-100 mm-es ereszcsonna ejtőcsövekhez	200 079
	Vezetőtartó, NIRO, Rd 8 mm, D 100-120 mm-es ereszcsonna ejtőcsövekhez	200 089
	Vezetőtartó, NIRO, Rd 6-8 mm, D 50-150 mm-es ereszcsonna ejtőcsövekhez	200 039
6	UNI-bontókapocs, NIRO, Rd 16/8-10 mm	459 019
	Leválasztóhévely, ZG Rd 7-10/16 mm-hez és két hatlapfejű csavarral, M8x16 mm	450 000
	UNI-bontókapocs, St/tZn köztes lemezzel, Rd 16/7-10 mm	459 000
	Acélhuzal fekete műanyag köpennyel Rd 10/13 mm, St/tZn, 50 m/tek.	800 110
	Földelő összekötő szalag, hajlított FI 30x3,5 mm, NIRO (V4A), L 1 500 mm, 11 mm-es furattal	860 315
	Földelési fixpont, M típusú M10/M12, NIRO (V4A), csatlakozótengellyel	478 011

Sz.	Alkatrész megnevezése	Cikksz.
6	Z-alakú végdarab, St/tZn, 3 db D 11 mm-es furattal, 1 db KS-összekötővel	363 010
	Földelő összekötő rúd, D 16 mm, L 1500 mm, St/tZn	101 150
	Földelő összekötő rúd, St/tZn, L 1500 mm, D 16/10 mm részben szigetelt	480 018
	Zsugorcső, fekete 1-es méret, Rd 16/FI 30 mm	554 011
7	MV-kapocs, St/tZn, Rd 8-10 mm, hatlapfejű csavarral	390 050
	MV-kapocs, St/tZn, Rd 8-10/16 mm, hatlapfejű csavarral és rugós alátéttel	392 050
	Keresztösszekötő kapocs, St/tZn, Rd 8-10/8-10 mm - Rd 8-10/FI 30 mm-FI 30/30 mm köztes lemezzel	319 201
	Felfogórúd-kapocs, St/tZn, Rd 8-10/Rd 16 mm	380 020
	Leválasztó szikraköz, műanyag köpennyel, 2 csatlakozással, Rd 10 mm-hez, NIRO	923 023
8	Felfogórúd fém tetőkhöz, Al/NIRO, D 16/10 mm, L 2000 mm	123 021
	Felfogórúd fémtetőkhöz, Al/NIRO - készlet- D 22/16/10 mm, L 2500 mm, Al támasztólemezzel	123 425
	Felfogórúd fémtetőkhöz, Al/NIRO - készlet- D 22/16/10 mm, L 3000 mm, Al támasztólemezzel	123 430
	Felfogórúd fémtetőkhöz, Al/NIRO - készlet- D 22/16/10 mm, L 3500 mm, Al támasztólemezzel	123 435
	Felfogórúd Al állítható állvánnyal, trapéztetőkhöz, D 16/10 mm L 2000 mm -készlet	123 032
	Áthidalópánt, L 170 mm, Al középső furat nélkül	377 006
	Áthidalószalag, Al 50 mm ² , L 180 mm, rögzítőfuratokkal, 1x10,5 2x6,5 mm	377 045